




DATENBLATT
Freistehende
Schränke
PREMIUM
Housing RSB



RSB-42-80/100-3

➤ Die **PREMIUM Housing RSB**-Schrankschrankserie wurde für den Einsatz in Serverräumen und Colocation-Centern konzipiert. Im Inneren können aktive oder passive 19"-Komponenten jeder Art untergebracht werden.

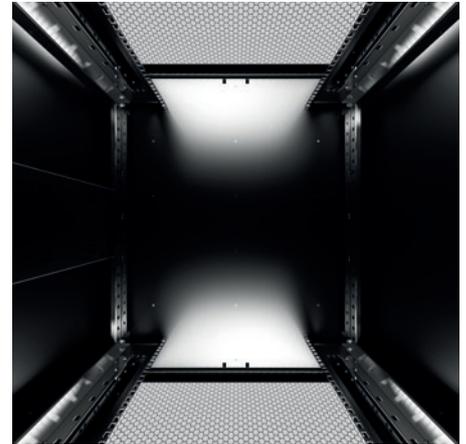

HAUPTVORTEILE

- Flexibler Serverschrank für Colocation- und Housing-Rechenzentren
- 2, 3 und 4 individuelle Fächer
- Beeindruckendes Türperforationsverhältnis von 86% senkt den Stromverbrauch des Serverlüfters nachhaltig
- Installierbar als eigenständiger Schrank oder in Reihe mit anderen Schränken
- Eigene Kabelführungen für Kabelmanagement
- Separationsrahmen für jedes Fach

FARBMUSTER:  RAL 9005  RAL 7035

BESCHREIBUNG

Abmessungen

- Höhe: 42, 45, 48 HE
(Gesamtnutzhöhe = 42/45/48 – Anzahl der Fächer)
- Breite: 600, 800 mm
- Tiefe: 1000 und 1200 mm

Aufbau

- Stahlblech 1,5 und 2,0 mm
- 2–4 Fächer; andere Kombinationen auf Wunsch

Traglast

- 1500 kg maximale Traglast pro Rahmen
- Traglast 500 kg pro 19"-Fach; 100 kg pro Boden

IP-Schutzart

- IP20

Farben

- Standard RAL 7035 und 9005

Vordere und hintere Türen

- Belüftete Tür – Perforationsrate 86 %
- Schwenkebelschloss – DIN-Profil, Universalschlüssel 333, Einfachverriegelung
- Türöffnungswinkel 180°
- Einfacher Anschlagwechsel für links- oder rechtsseitige Türöffnung

Seitenwände

- Abnehmbar, mit Schlössern

Kabeleinführungen

- Dach und Boden
- Alle Kabeleinführungen mit herausnehmbaren Blindpaneelen abgedeckt


19"-Vertikalprofile

- 2 Paar verschiebbare 19"-L-Vertikalprofile (600 mm) oder C-Profile (800 mm) für jedes Fach
- P-Profile optional für RSB Breite 800 mm (2 und 3 Fächer)


Sonstiges

- Blockweise installierbar mit DP-DR-UNI (gesondert bestellt)
- GND/Erdungsset im Lieferumfang enthalten
- Einzelne Kabelführung für jedes Fach (gesondert bestellt)
- Luftseparationsrahmen für alle Fächer (gesondert bestellt)

PREMIUM Housing RSB-Schränke

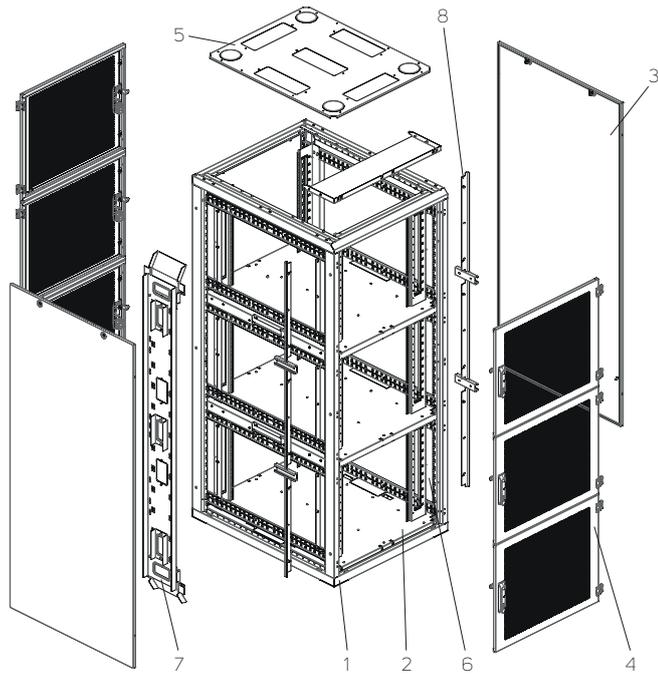

RSB-42-80/100-3

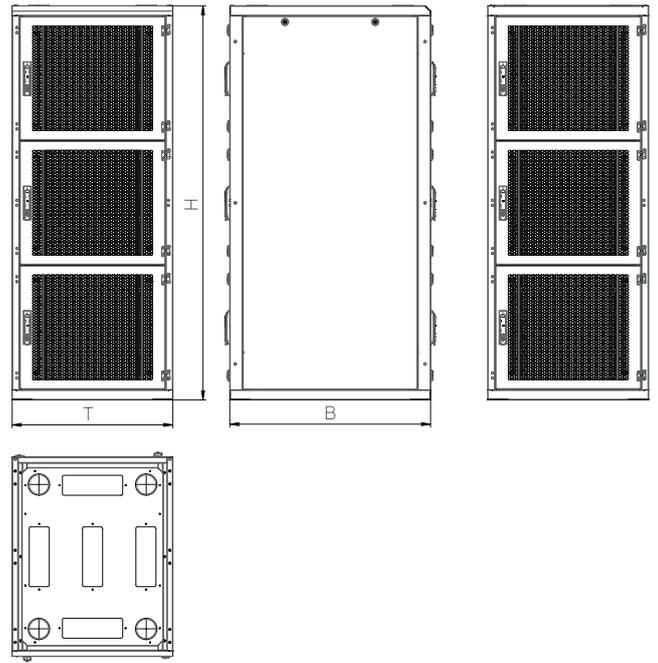

STANDARDKONFIGURATION (nur Kurzcode) *		OPTIONEN	
1	Schrankrahmen für Serverunterbringung	7	Satz der einzelnen Kabelführungen
2	3 Stück Schwerlastfachboden	8	Separationsrahmen für jedes Fach
3	2 abnehmbare Seitenwände mit Schössern		
4	6 Stück belüftete Türen mit Schwenhebelschloss		
5	Abnehmbares Dach- und Bodenblech Ausführung Z mit Kabeleinführungsöffnungen		
6	2 Paar 19"-L-Vertikalprofile für jedes Fach		
	• GND/Erdungsset		
	• 28 Montagesets		

* Für RSB Schränke mit 3 Fächern.

Technische daten und abmessungen

Code	H (in HE)	Traglast (kg)	Abmessungen (mm)				Abmessungen einschl. Verpackung (mm)			Bruttogewicht (kg) (Fächer – 2/3/4)
			H *	B	T	Nutztiefe	H	B	T	
RSB-42-60/100	42	1500	1978	600	1000	931	2160	640	1040	137/158/181
RSB-45-60/100	45	1500	2111	600	1000	931	2290	640	1040	144/165/190
RSB-48-60/100	48	1500	2245	600	1000	931	2430	640	1040	151/173/198
RSB-42-60/120	42	1500	1978	600	1200	1131	2160	640	1240	165/188/219
RSB-45-60/120	45	1500	2111	600	1200	1131	2290	640	1240	174/196/230
RSB-48-60/120	48	1500	2245	600	1200	1131	2430	640	1240	184/205/240
RSB-42-80/100	42	1500	1978	800	1000	931	2160	840	1040	169/194/224
RSB-45-80/100	45	1500	2111	800	1000	931	2290	840	1040	175/202/231
RSB-48-80/100	48	1500	2245	800	1000	931	2430	840	1040	179/206/233
RSB-42-80/120	42	1500	1978	800	1200	1131	2160	840	1240	205/234/261
RSB-45-80/120	45	1500	2111	800	1200	1131	2290	840	1240	211/237/276
RSB-48-80/120	48	1500	2245	800	1200	1131	2430	840	1240	220/248/282

* Höhe in mm ohne FüÙe; für FüÙe 16-45 mm hinzufügen.

PREMIUM Housing RSB-Schränke – bestell- und lieferinformationen

Konfigurieren Sie den Schrank nach Ihren Anforderungen. Die Bestellmatrix unten hilft Ihnen, einen Code zu erstellen. Sobald Sie den Code haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Conteg-Produktthändler. Alle **RSB-Schränke werden vollständig montiert** und palettiert geliefert.

GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR, UM DEN GEWÜNSCHTEN RSB-SCHRANKCODE ZU ERSTELLEN

R S B - 1. - 2. / 3. - 4. - 5.

Beispiel eines richtigen Codes:

R S B - 48 - 60 / 100 - 3 - B

1. HÖHE *		
Code	Höhe (in HE)	Externe Höhe (mm)
42	42	1978
45	45	2111
48	48	2245

* Height in mm without feet.

2. BREITE	
Code	Breite (mm)
60	600
80	800

3. TIEFE	
Code	Tiefe (mm)
100	1000
120	1200

4. ANZAHL DER FÄCHER	
Code	Optionen
2	2 Fächer
3	3 Fächer
4	4 Fächer

5. FARBE	
Code	Hinweis
B	RAL 7035 (hellgrau)
H	RAL 9005 (schwarz)

ZUBEHÖR	
Code	Beschreibung
RSB-CM-xx¹	Satz für individuelle Kabelführungen der RSB-Schränke, Dach- oder Bodeneinführung ³
DP-RSB-CW-y²-xx¹	Luftseparationsrahmensatz für RSB-Schränke

¹xx mit der Höhe von RSB-Schrank ersetzen.

²y mit der Anzahl der Fächer ersetzen.

³Dach- oder Bodeneinführung muss nur für RSB 45-2, 42-4 und 45-4 definiert werden; als Suffix am Ende des Codes anfügen: -T für Dacheinführung, -B für Bodeneinführung.

Empfohlenes Zubehör



PDU mit Management



RAMOS Ultra

CONTEG, spol. s r.o.

Na Vitezne plani 1719/4

140 00 Prague 4

Tschechische Republik

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.com

www.conteg.com

CONTEG