




# DATASHEET

## Modulární podstavce

**CONTEG**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

# MODULÁRNÍ PODSTAVCE

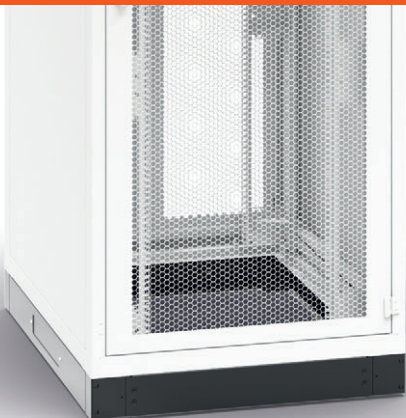

Příklad sestaveného modulárního podstavce 800 × 1 000 mm s výškou 100 mm pod RSF rozvaděčem. Jednotlivé části podstavce jsou zobrazeny níže.

➤ **Podstavce** se používají jako estetický a stabilizační prvek namísto nožiček nebo koleček. Je-li použit filtr, podstavec dodává dostatečné množství filtrovaného vzduchu. Lze také použít k uložení kabelů.


- Použitelné pro řady rozvaděčů PREMIUM a iSEVEN (RDF, RSF, RSB, RI7 a RM7)
- Výška: 100 mm
- Dodává se nesmontovaný; montážní materiál a návod k použití jsou součástí dodávky
- Zahrnuje:
  - sadu rohů, přední a zadní panel
  - sadu bočních panelů

BARVA:  RAL 9005  RAL 7035

## SADA ROHŮ PODSTAVCŮ S PŘEDNÍM A ZADNÍM PANELEM + SADA BOČNÍCH PANELŮ



DP-PR-L80 sada

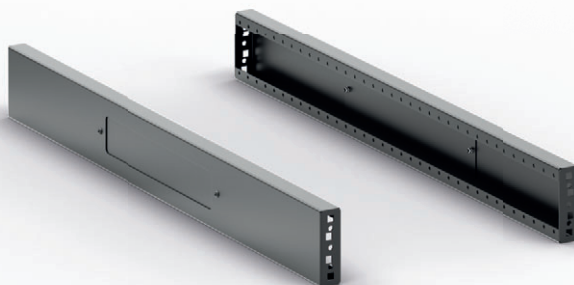


DP-P-S100 sada



DP-PR-L80 + DP-P-S100

## SADA ROHŮ S PŘEDNÍM A ZADNÍM PANELEM




- Sada dvou panelů s rohy pro všechny rozvaděče
- Rozměr odpovídá šířce rozvaděče a mezi-rozvaděčové chladicí jednotce CoolTeg
- Nosnost: 1700 kg
- Výška: 100 mm

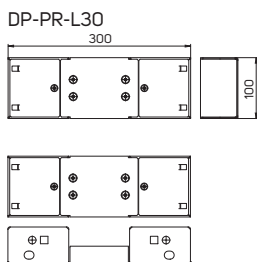

Kód	Popis	Šířka (mm)	Balení *
DP-PR-L30	Podstavec pod rozvaděč šířky 300 mm; obsahuje přední a zadní panely s rohy podstavce, výška 100 mm, včetně montážní sady	300	1 sada
DP-PR-L40	Podstavec pod rozvaděč šířky 400 mm; obsahuje přední a zadní panely s rohy podstavce, výška 100 mm, včetně montážní sady	400	1 sada
DP-PR-L60	Podstavec pod rozvaděč šířky 600 mm; obsahuje přední a zadní panely s rohy podstavce, výška 100 mm, včetně montážní sady	600	1 sada
DP-PR-L80	Podstavec pod rozvaděč šířky 800 mm; obsahuje přední a zadní panely s rohy podstavce, výška 100 mm, včetně montážní sady	800	1 sada


\* Balení zahrnuje:

- 2× rohy s plným panelem, montážní sada
- 2× rohy s panelem s kabelovou průchodkou, montážní sada

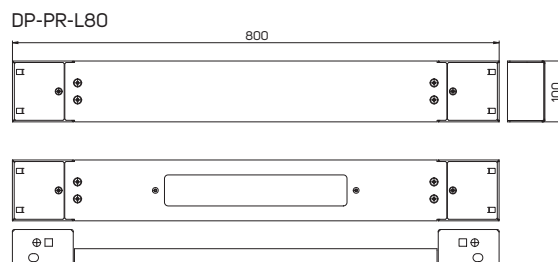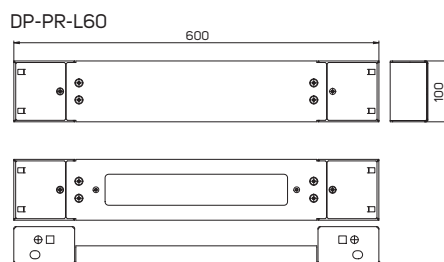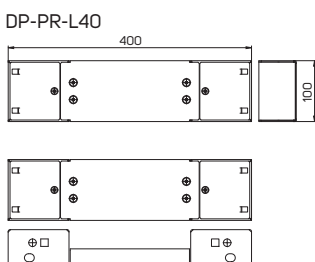

## SADA BOČNÍCH PANELŮ




- Sada dvou panelů podstavce pro všechny rozvaděče
- Rozměr odpovídá hloubce rozvaděče a mezi-rozvaděčové chladicí jednotce CoolTeg
- Výška: 100 mm

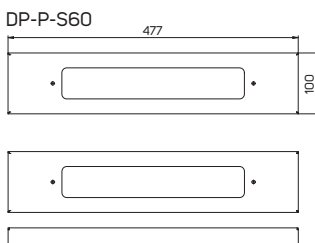

Kód	Popis	Hloubka (mm)	Balení **
DP-P-S60	Sada bočních panelů pro podstavec DP-PR-L, hloubka rozvaděče 600 mm, výška 100 mm	600	1 sada
DP-P-S80	Sada bočních panelů pro podstavec DP-PR-L, hloubka rozvaděče 800 mm, výška 100 mm	800	1 sada
DP-P-S100	Sada bočních panelů pro podstavec DP-PR-L, hloubka rozvaděče 1000 mm, výška 100 mm	1000	1 sada
DP-P-S120	Sada bočních panelů pro podstavec DP-PR-L, hloubka rozvaděče 1200 mm, výška 100 mm	1200	1 sada

\*\* Balení zahrnuje:

- 2× boční panel podstavce, montážní sada

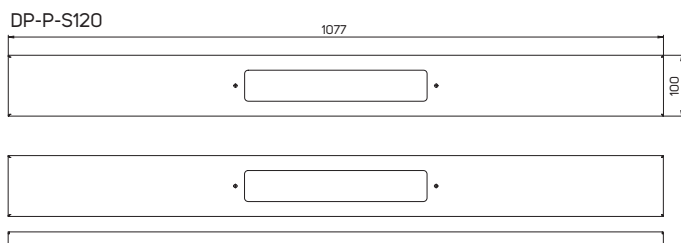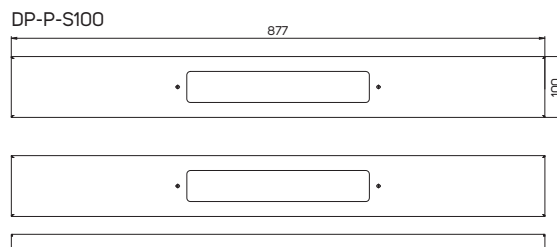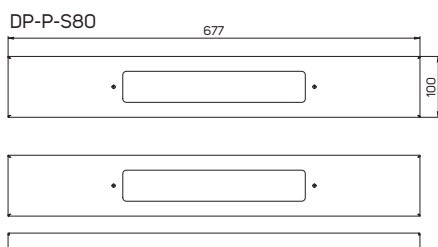


## STAVITELNÉ ŠROUBOVÉ NOHY

Kód	Popis	Balení
DP-PR-L-A	Stavitelné šroubové nohy pro podstavec DP-PR-Lxx	4 ks



## SESTAVA MŘÍŽEK S FILTRY PRO BOČNÍ PANELE

Kód	Popis	Balení
DP-P-F	Sestava mřížek s filtry pro boční panely podstavce DP-P-Sxx	2 ks

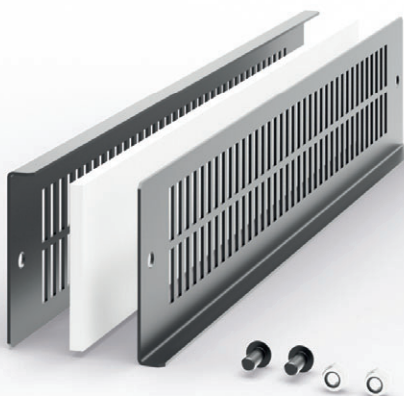



**CONTEG, spol. s r.o.**

**Centrála společnosti:**

Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Praha 4

**Výrobní závod:**

K Silu 2179  
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362

[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**