


OPTIMAL KABELOVÝ MANAGEMENT



ROF-CS-42-90/30 & ROF-CS-42-30/30

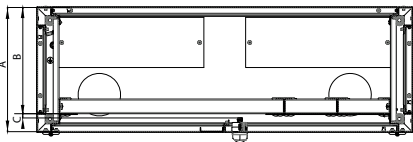

- **Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL** je navržen tak, aby podporoval konfiguraci horizontálního propojování spojení nebo topologii konsolidačního bodu podle norem ISO/IEC 11 801, TIA-942 a TIA-568 B. Toto řešení se doporučuje pro telekomunikační místnosti, kde aktivní součásti a propojovací panely je potřebné oddělit.

HLAVNÍ VÝHODY

- Unikátní systém pro vysoko-hustotní vedení kabelů nebo konsolidační bod
- Flexibilní uspořádání vnitřních součástí

ROZMĚRY

Kód	Specifikace	V (v U)	Rozměry (mm)	
			Š	H
ROF-CS-42-90/30-CWYUA	Hlavní rozvaděč kabelového managementu	42	900	300
ROF-CS-45-90/30-CWYUA	Hlavní rozvaděč kabelového managementu	45	900	300
ROF-CS-42-90/40-CWYUA	Hlavní rozvaděč kabelového managementu	42	900	400
ROF-CS-45-90/40-CWYUA	Hlavní rozvaděč kabelového managementu	45	900	400
ROF-CS-42-30/30-SVYUA	Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu	42	300	300
ROF-CS-45-30/30-SVYUA	Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu	45	300	300
ROF-CS-42-30/40-SVYUA	Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu	42	300	400
ROF-CS-45-30/40-SVYUA	Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu	45	300	400

Kód	Hloubka rozvaděče	Celková užžitná hloubka pro instalovaná zařízení	19" lišty v přední pozici	
			Užžitná hloubka vzadu	Užžitná hloubka vpředu
	A	B + C	B	C
ROF-CS-xx-90/30	300	264	254	10
ROF-CS-xx-90/40	400	364	354	10

BARVA:  RAL 9005 RAL 7035

POPIS:

Rozměry

- Výška: 42, 45U
- Šířka hlavního rozvaděče – 900 mm
- Šířka rozšiřujícího rozvaděče – 300 mm
- Hloubka: 300 nebo 400 mm

Konstrukce

- Svařovaný rám
- 1,5mm plech
- Samostatně stojící řešení (upevnění ke zdi nebo spojení dohromady)

IP krytí

- Standardní IP 30

19" vertikální lišty

- Nastavitelná poloha 19" lišt – zepředu dozadu a doleva, na střed nebo doprava
- Dvojice panelů pro management propojovacích kabelů
- Když jsou 19" lišty v přední poloze hlavního rozvaděče:
 - Užžitná hloubka vzadu je 254 mm pro hloubku 300 mm a 354 mm pro hloubku

400 mm ROF-CS; když je instalováno příslušenství kabelového managementu, užžitná hloubka je odlišná

- Užžitný prostor vpředu je omezen vícebodovým zámkem a pohybuje se mezi 10 a 15 mm
- Rozšiřující rozvaděč může být připevněn k hlavnímu rozvaděči kabelového managementu z obou stran

Barvy

- Standardní RAL 7035 a 9005

Přední dveře

- Hlavní rozvaděč – vertikálně dělené plechové přední dveře, vícebodový zámek; zadní a boční panely se zámkem
- Rozšiřující rozvaděč – plechové přední dveře, jednobodový zámek; zadní a boční panely se zámkem

Zadní a boční panely

- Demontovatelné plechové dveře se zámkem

Kabelové vstupy

- V horním a dolním krytu
- Zakryté demontovatelnými plechovými a plastovými zaslepovacími panely

Nožičky

- Standardně výškově nastavitelné

Kabelový management

- Panely managementu mohou být vybaveny příslušenstvím kabelového managementu
 - Cívky pro ukládání optického kabelu – HDWM-FSS-50 nebo HDWM-FSS-100 (4x HDWM-FSS-50 je součástí)
 - Plastové držáky kabelů – VO-xxx
 - Kovové držáky kabelů – VO-Wx-xx/xx

Balení zahrnuje

- Hlavní jednotka: rozvaděč, 19" rám, 2x panel pro management, 4x kabelová cívka HDWM-FSS-50
- Rozšiřující jednotka: rozvaděč, 1x panel pro management, 2x kabelová cívka HDWM-FSS-50

www.conteg.com



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

Místní pobočky/kanceláře:

Rakousko/Německo/Švýcarsko:	+420 261 219 182
Benelux:	+31 76 5420 709
Jihovýchodní Evropa:	+49 172 8484 346
Finsko:	+358 50 414 1257
Francie/Itálie/Maghreb:	+33 1 60 04 55 90
Střední východ:	+971 55 508 3241
Rusko/CIS:	+7 495 967 3840
Saúdská Arábie:	+966 54 000 2341

CONTEG