


DATENBLATT

19"-Profile

CONTEG



19"-PROFILE

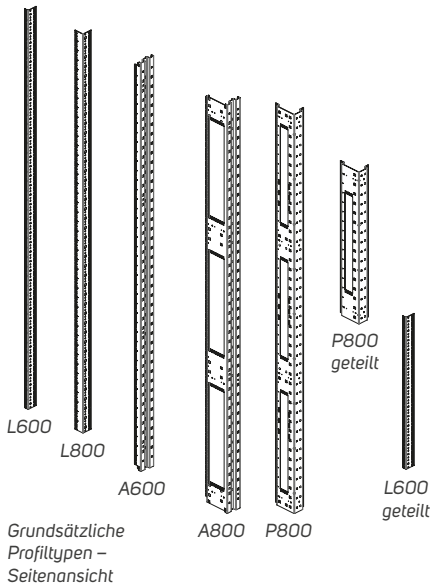

➤ Eine einzigartige Kombination von **19"-Profilen** mit vielen Vorteilen.

HAUPTVORTEILE

- Robustes, stabiles System
- Verschiebbar über die gesamte Schranktiefe
- Breite Profile mit zusätzlichen Positionen

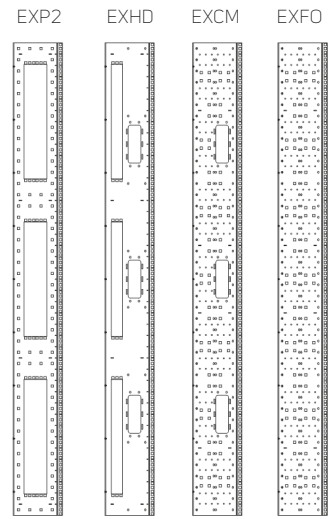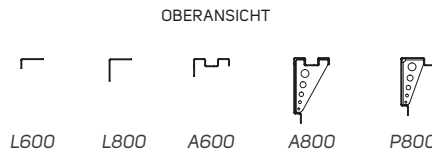

BESCHREIBUNG

STANDARDPROFILE	
Typ	Beschreibung
L	Die L-Profile garantieren eine maximale Kompatibilität mit den Server-Montagesätzen und machen die Installation noch einfacher. Die L-Profile sind Standard bei 600 mm und 800 mm breiten Serverschränken. Für 800 mm breite Serverschränke werden vertikale Halterungen verwendet.
A	A-Typ-Profile; für 800 mm breite Schränke. Bietet zusätzlichen Einbauraum von 24 HE (3x 2 HE 19") - gültig für Racks ab 42 HE, von innen verstellbar.
P	P-Profile; für 800 mm breite RB1-Schränke. Ein einziges durchgehendes Teil mit jeweils drei vertikalen 19"-Einbauplätzen (3 HE). Geteilte Ausführung mit je 1 HE 19"-Öffnung.

ASYMMETRISCHE PROFILE	
Typ	Beschreibung
EXP2	Für die Aufnahme von Patch Panels, PDUs und Switches
EXHD	Kombiprofil für die Aufnahme von Patch Panels, PDUs, Switches und vertikalen HDWM -VMR-12/10F
EXCM *	Für HDWM-VMR-12/10F und das individuelle Kabelmanagement
EXFO *	Universalprofil für das individuelle Kabelmanagement

Einbau in Schränke möglich: Ri7 nur in 800 mm Breite mit L-Profilen, für Schränke von 42U bis 48U Höhe.
Ein Paar vertikale 19"-Profile im Lieferumfang enthalten; das Gegenstück ist immer ein L-Profil.

* Kompatibel mit HDWM-FSS-50 und HDWM-FSS-100.

Bestellinformationen für asymmetrische profile

Alle im Produktkatalog aufgeführten CONTEG-Schränke sind mit Profilen nach Industriestandard ausgestattet. **Für eine individuelle Lösung mit asymmetrischen Profilen bestellen Sie einen Schrank ohne Profile.** Geben Sie dazu an der letzten Position in der Bestellmatrix (die normalerweise für die Angabe der Schranktiefe verwendet wird) ein „X“ gefolgt von der Codenummer des gewünschten Profiltyps ein. Einige der Beispiele korrekter Artikelnummern für Schränke mit 42 HE: ROF-LV-42/8X-EXP2, ROF-LV-42/8X-EXHD, ROF-LV-42/8X-EXCM oder ROF-LV-42/8X-EXFO.

Es müssen immer zwei Profilkomponenten bestellt werden: eins für die Vorderseite und eins für die Rückseite. Unterschiedliche Kombinationen von Profilverteilungen an der Vorderseite und an der Rückseite sind nicht möglich. Asymmetrische Schrankprofile können eingebaut werden, indem einfach das gewünschte Profil (wie oben beschrieben) bestellt, die vorhandenen Einbauten entfernt und die neuen Profile eingebaut werden.

KOMPONENTEN ZUR ABDECKUNG DER PROFILÖFFNUNGEN	
Typ	Beschreibung
DP-EHC-1000	Abdeckungssatz für 9,5-mm-Löcher, verpackt in Sätzen von jeweils 1000 Stück



CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

info@conteg.de

www.conteg.de

CONTEG