

DATENBLATT
Offene gestelle
RSG2

CONTEG

➤ **RSG2** Offene Gestelle der Serie RSG2 mit zwei Holmen sind als Schwerlastgestelle mit dem High Density Wire Management einsetzbar.

HAUPTVORTEILE

- Gestell mit 2 Holmen mit einer Traglast von 500 oder 1000 kg
- Universalgestell für Kabelmanagement (vollständig kompatibel mit High Density Wire Management)
- Freier Zugang für die Installation von Komponenten

FARBMUSTER: RAL 9005

BESCHREIBUNG

Abmessungen

Höhe: 27, 42, 47 HE
Breite: 550 mm
Tiefe: 100 mm

Aufbau

Stahlblech 2,0 mm

Traglast

500 kg (verteilte Last; alle Höhen)
1000 kg (verteilte Last; nur 42 HE, und 47 HE)

IP-Schutzart

IP 00 (kein Schutz)

Farbe

Standard RAL 9005


Socket

Aus Stahlblech gefertigt
Mit Öffnungen für Befestigungsschrauben

Standardausstattung:

1 Paar 19"-Vertikalprofile mit U-Markierung
Dachwinkel
2x Socket

RSG2-42-19-LA

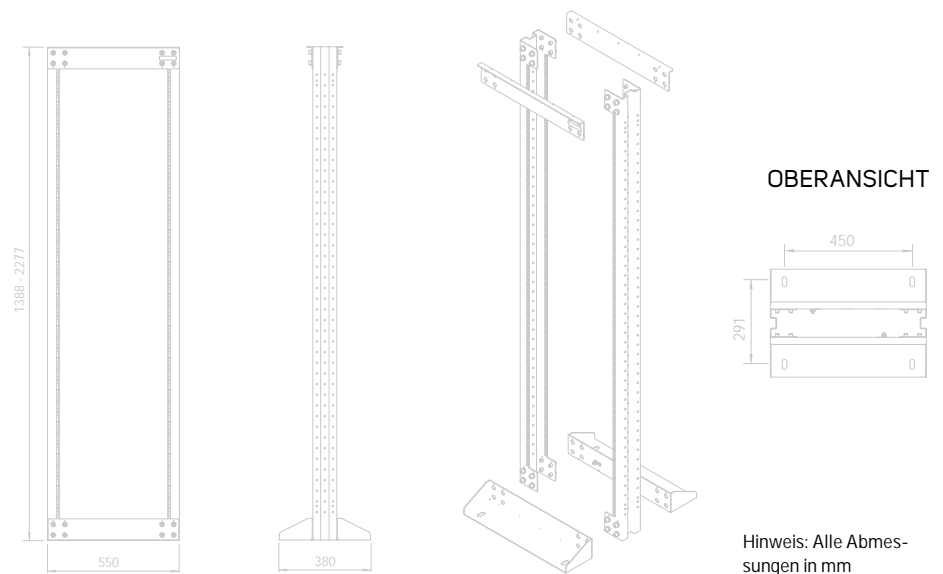



CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

info@conteg.de

www.conteg.de

CONTEG