


DATASHEET
Wandmontage
& SOHO
Server-Schränke
iSEVEN RQN

CONTEG

iSEVEN RQN



RQN-15-60/60

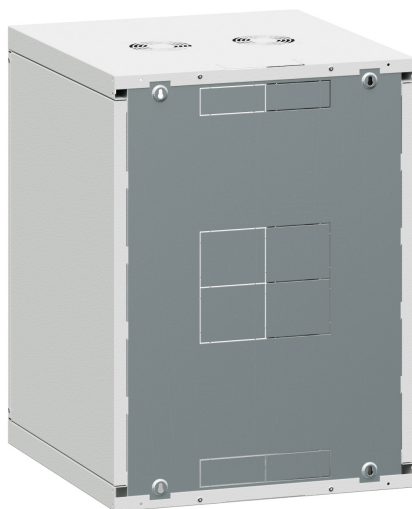


➤ **Wall-Mount iSEVEN RQN**-Wandschränke sind die ideale Wahl für den tagtäglichen Gebrauch und bieten ein einzigartiges Verhältnis zwischen Preis, Nutzwert und Qualität.

HAUPTVORTEILE

- Ungehinderter Zugang zu den installierten Geräten von vorne und von den Seiten
- Traglast 50 kg

FARBEN: RAL 7035 RAL 9005

Code	H (in HE)	Abmessungen (mm)				Abmessungen einschl. Verpackung (mm)			Bruttogewicht (kg)
		H	B	T	Nutztiefe	H	B	T	
RQN-06-60/45	6	374	572	450	405	390	600	490	13,5
RQN-09-60/45	9	507	572	450	405	522	600	490	16
RQN-12-60/45	12	640	572	450	405	655	600	490	19
RQN-15-60/45	15	773	572	450	405	788	600	490	21,5
RQN-18-60/45	18	907	572	450	405	922	600	490	24
RQN-21-60/45	21	1040	572	450	405	1055	600	490	27
RQN-12-60/60	12	640	572	600	555	655	600	640	23
RQN-15-60/60	15	773	572	600	555	788	600	640	25
RQN-18-60/60	18	907	572	600	555	922	600	640	29
RQN-21-60/60	21	1040	572	600	555	1055	600	640	32

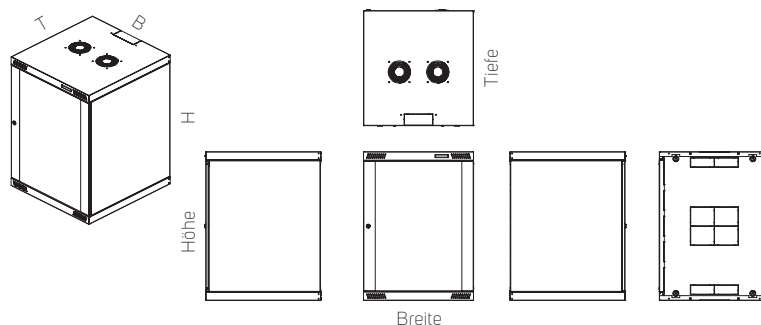

BESCHREIBUNG

Abmessungen

- Höhe: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Breite: 572 mm
- Tiefe: 450 or 600 mm

Aufbau

- Stahlblech 0,8mm/1,5mm

Traglast

- Standard 20 kg verteilte Last

IP-Schutzart

- Standard IP20

Farben

- Standard: RAL 7035, RAL 9005
- Andere Farben auf Anfrage

Vordere Tür

- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) oder Stahlblechtür
- Umkehrbare Tür – Einfacher Anschlagwechsel für links – oder rechtsseitige Türöffnung (am Aufstellungsort)
- Türöffnungswinkel 180°

Belüftung

- 2x Perforation der oberen Abdeckung
- 2x Perforation der unteren Abdeckung

Kabeleinführungen

- Ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen oben und unten, Größe 150 x 56 mm
- Kann durch eine verschiebbare Blindplatte mit Flügelmuttern abgedeckt werden (DP-DB-200x68) oder Bürstenkabeldurchführung (DP-KP-KAR3) – separat zu bestellen
- Kabeleinführungen an der Rückseite des Schrankes für die gerade Kabelführung an der Wand

Rückwand

- Abnehmbar, mit Modul zur Kabeleinführung
- Einfache Wandmontage, zuerst die Rückwand und darauf die Schalttafel montieren

STANDARD CONFIGURATION:

- Paar verschiebbare 19"-Vertikalprofile
- 2 abnehmbare Seitenteile mit Schloss
- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) und Schloss
- GND/Erdungsset

CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

info@conteg.de

www.conteg.de

CONTEG